

Трехмерный порталный привод DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

№ изделия: 574554

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».

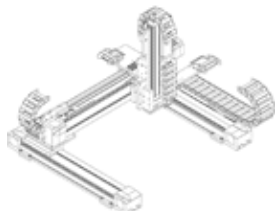


Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	трехмерный порталный привод 15
Эффективная нагрузка	0 ... 15 kg
Привод, Z координата	DNCE-40
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 200 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,02$ mm
Привод, Y координата	EGC-120-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 2.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Привод, X координата	EGC-120-TB
Система приводов, X координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm