


Tlmič nárazov DYEF-M5-Y1

číslo dielca: 1179818

FESTO

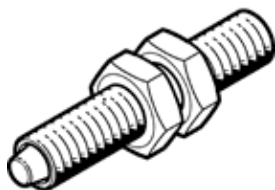

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Velkosť | M5 |
| Zdvih | 1,5 mm |
| Tlmenie | P-tlmenie bez kovového koncového dorazu |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Max. nárazová rýchlosť | 0,8 m/s |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Dĺžka tlmenia | 1,5 mm |
| Max. spotreba energie na zdvih | 0,05 J |
| Hmotnosť výrobku | 3,6 g |
| Typ upevnenia | s kontramaticou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | vysokelegovaná oceľ |