


nástrčné Y-zoskrutkovanie NPQP-Y-R12-Q12

číslo dielca: 132470

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2013.

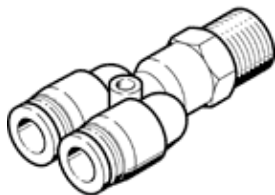

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	6,2 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Pneumatická prípojka 1	R1/2
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 12 mm
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PP
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ