

prírubový valec DFK-16-25-P

 

číslo dielca: 14338

Výbehový typ

FESTO

s pružnými tlmiacimi krúžkami v konc. polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

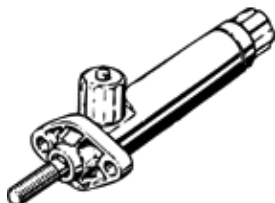

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
priemer piesta	16 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	110 N