

prírubový valec DFK-20-50-P

 

číslo dielca: 14524

Výbehový typ

FESTO

s pružnými tlmiacimi krúžkami v konc. polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

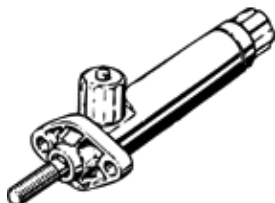

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------------|---|
| Zdvih | 50 mm |
| priemer piesta | 20 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 170 N |