

Tlakový regulačný ventil LRMA-1/8-QS-4

 

číslo dielca: 153489

Výbehový typ

s manometrom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO

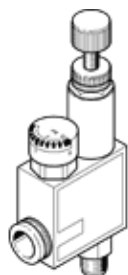

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------|--|
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak so sekundárnym odzdušením |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | QS-4 |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Štandardný menovitý prietok | 59 l/min |
| Vstupný tlak 1 | 0 ... 9 bar |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Materiál telesa | PBT-zosilnený |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zabezpečenie ovládania | ryhovaná skrutka s kontra maticou |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | priamoovládaný piestny ventil s priebežným tlakovým napájaním |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Oblasť regulácie tlaku | 1 ... 8 bar |
| Hmotnosť výrobku | 54,5 g |
| Materiál závitového čapu | Mosadz poniklované |
| Materiál tesnenia závitú | PTFE |