

Tlakový regulačný ventil

 

LR-1/8-QS-4

číslo dielca: 153534

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO

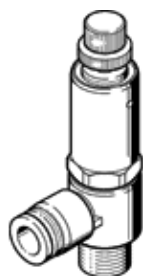

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	QS-4
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok	46 l/min
Vstupný tlak 1	0 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zabezpečenie ovládania	ryhovaná skrutka s kontra maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	priamoovládaný piestny ventil s priebežným tlakovým napájaním
Oblasť regulácie tlaku	1 ... 8 bar
Hmotnosť výrobku	36 g
Materiál závitového čapu	Mosadz poniklované
Materiál tesnenia závitú	PTFE