

viacpolohová konštr.súprava DPNG-50


FESTO

číslo dielca: 159487

Výbehový typ

pre montáž troj a štvor-polohových valcov, z dvoch sériových typov DNG, DNGL, DNGU alebo DNGUL.

Výbehový typ. Dodatečný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

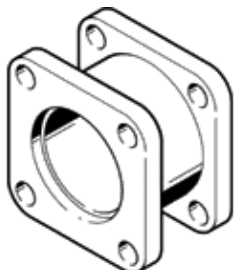

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	335 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia - závitový kolík	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre maticu	Oceľ pozinkované