


# Voľnobeh FLSM-25-L

číslo dielca: 164231

FESTO

pre kyvný pohon DSM.

Na vyžiadanie sa tieto pohony dodávajú s povolením ATEX. Popisy v katalógových listoch ako "ATEX označenie", "ATEX-Okolité teplota" a "CE-značka" sa vzťahujú len na pohony s povolením.

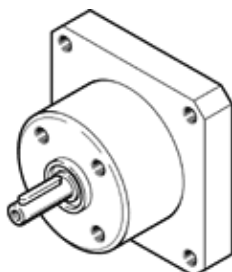

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Smer otáčania	Ľavobežné
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,98 Nm
Hmotnosť výrobku	650 g
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál púzdra	cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	cementačná oceľ