


Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/8-NPT-QS-1/4-U

číslo dielca: 165010

FESTO

pre škrtenie odľukovaného vzduchu, s kyvným prípojom.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.

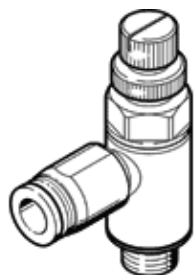

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-1/4
Pneumatická prípojka 2	NPT1/8-27
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	123 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	71 l/min
Pracovný tlak	1 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch filtrovaný, mazaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota média	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	19,6 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre	POM