

Pripojovací kábel KMP1-02-II-4-5


číslo dielca: 175654

Výbehový typ

pre ventilový terminál IIMP-02, kompletne zmontovaný pre 4 ventilové pozície, 5 m dlhý

Výbehový typ. Dodatečný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO

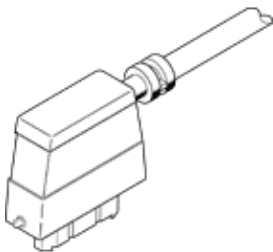

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovlný
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 300\text{ V}$
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 250\text{ V}$
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	1.933 g
Elektrická prípojka	25-pinový zásuvka
Káblové usporiadanie	25 x 0,75 mm ²
Priemer kábla	13 mm
Dĺžka kábla	5 m
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Tlakový odliatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PE
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený