


# multipólová zásuvka IMP1-SD-72-36

číslo dielca: 18320

FESTO

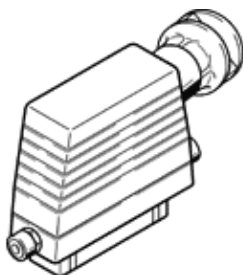

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	22 ... 32 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 300$ V
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 250$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	10 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-40 ... 125 °C
Hmotnosť výrobku	550 g
Prierez prípojky	1,75 mm <sup>2</sup>
Elektrická prípojka	zásuvka 72-pinový
Káblový konektor so závitom	SW50
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Plast Tlakový odlíatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený