


# t-adaptér FB-TA

číslo dielca: 18498

FESTO

pre prípoj Feldbus na ventilových a inštalačných termináloch.

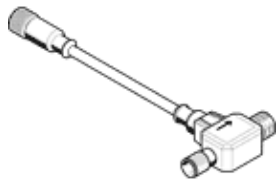

## údajový list

| charakteristický znak                        | Hodnota  |
|--|--|
| montážna poloha                              | ľubovoľný  |
| Rozsah pracovného napätia AC                 | $\leq 10$ V  |
| Rozsah pracovného napätia DC                 | $\leq 30$ V  |
| Prúdová zaťažiteľnosť                        | 4 A  |
| Spôsob ochrany                               | IP67   |
| Teplota okolia                               | -25 ... 90 °C  |
| Hmotnosť výrobku                             | 37 g   |
| Elektrická prípojka                          | Zástrčka / Zásuvka<br>M12x1 / M12x1<br>5-pinový / 5-pinový |
| Káblové usporiadanie                         | 2x0,25   |
| Priemer kábla                                | 5 mm   |
| Typ upevnenia                                | s prevlečnou maticou                                       |
| Materiálová informácia pre skriňu            | PA   |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla  | PVC  |
| Materiálová informácia pre zvernité kontakty | Mosadz<br>Poniklovaný a pozinkovaný                        |