


# adsorpčný sušič LDF-H3-N1/4-110

číslo dielca: 185679

FESTO

pre suchý a čistý tlakový vzduch.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

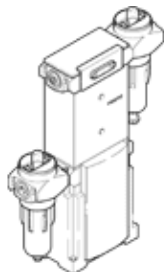

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	vertikálny
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Vstupný tlak 1	4 ... 10,5 bar
Atmosférický rosný bod	-40 °C
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota média	2 ... 50 °C
Teplota okolia	2 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	9.200 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom