


# Ventilový terminál IIMP-02-1/8-6-BU

číslo dielca: 18865

FESTO

G1/8, s multipólovým prípojom.

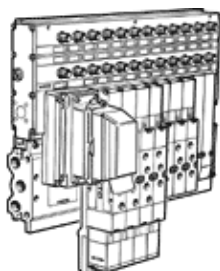

## údajový list

| charakteristický znak           | Hodnota                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                 | 5/2 monostabilný<br>5/2 bistabilný<br>5/3 v kľudovej polohe pod tlakom<br>5/3 v kľudovej polohe odvetraný<br>5/3 v kľudovej polohe zatvorený |
| Štandardný menovitý prietok     | 750 ... 1.000 l/min                                                                                                                          |
| Pracovný tlak                   | -0,9 ... 10 bar                                                                                                                              |
| Elektrické ovládanie            | Multipol                                                                                                                                     |
| Max. počet miest na ventily     | 6                                                                                                                                            |
| Teplota okolia                  | -5 ... 50 °C                                                                                                                                 |
| Spôsob ochrany                  | IP65                                                                                                                                         |
| Typ ovládania                   | elektrický                                                                                                                                   |
| Druh ventilového ostrova        | 02                                                                                                                                           |
| Konštrukčné vyhotovenie         | piestové šupátko                                                                                                                             |
| napájanie riadiacim vzduchom    | externý<br>interný                                                                                                                           |
| Skladba ventilového terminálu   | Pevný raster                                                                                                                                 |
| Riadiaci tlak                   | 1,5 ... 10 bar                                                                                                                               |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V                                                                                                                                         |
| Teplota média                   | -5 ... 50 °C                                                                                                                                 |
| Materiálový údaj                | zahŕňa látky obsahujúce LABS                                                                                                                 |