


# Nástrčná závitová spojka QSMK-10-32-UNF-3/16-U

číslo dielca: 190706

FESTO

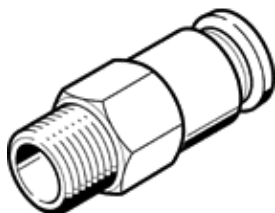

## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                      |
|---|--|
| Veľkosť                                   | Mini   |
| Menovitá hodnota                          | 1,7 mm                                       |
| Druh tesnenia na závitovom čape           | tesniaci krúžok                              |
| montážna poloha                           | ľubovoľný                                    |
| veľkosť zväzku                            | 1  |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull                            |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 10 bar                             |
| Klasifikácia Maritime                     | viď certifikát                               |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                 |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C                                |
| Max. uťahovací krútiaci moment            | 1,5 Nm                                       |
| Hmotnosť výrobku                          | 11 g   |
| Pneumatická prípojka 1                    | 10-32 UNF-2A                                 |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 3/16"            |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                | šedý   |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                 |
| Materiál telesa                           | Mosadz<br>poniklované                        |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | POM  |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR  |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ            |