 



# Spätný ventil H-QS-1/4-U

číslo dielca: 190843

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.

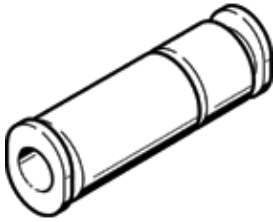

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného uzáveru
Pneumatická prípojka 1	QS-1/4
Pneumatická prípojka 2	QS-1/4
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Štandardný menovitý prietok	314 l/min
Pracovný tlak	-1 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliník
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Min. diferenciálny tlak, otv.	0,1 bar
Min. diferenciálny tlak, zatv.	0,2 bar
Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	14 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS