 



# regulačný ventil diferenčného tlaku LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U

číslo dielca: 192828

FESTO

bez manometra s vonkajším závitom a nástrčným pripojením QS.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.

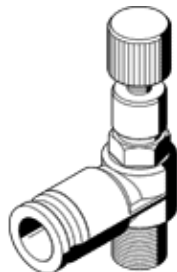

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný diferenčný tlak
Pneumatická prípojka 1	NPT1/16-27
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Vstupný tlak 1	0 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	16 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz