

 

škrtiaci spätný ventil GR-QS-6-LF

FESTO

číslo dielca: 193968
Výbehový typ

nastavíte 3/4né prietokové množstvo v jednom smere prietoku.

Výbehový typ. Dodatečný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

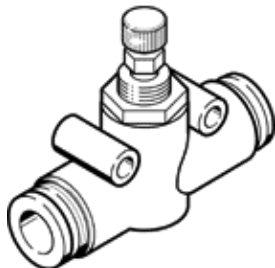

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-6
Pneumatická prípojka 2	QS-6
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	Voliteľný: inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním s príslušenstvom
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	75 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	260 ... 270 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	110 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	500 ... 510 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	vysokolegovaná oceľ