


# spojovacie vedenie KMYZ-7-24-10-LED-PUR

číslo dielca: 196070

FESTO

vysoko ohybný, s integrovaným znížením prúdu, pre ventilové terminály CPV.

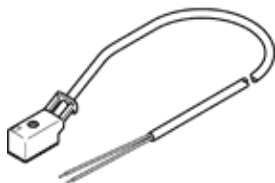

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Prídavné funkcie	Redukcia prídružiacieho prúdu
Ukazovateľ stavu spínania	LED
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Uťahovací krútiaci moment	0,25 Nm
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrická prípojka	Zásuvka uhlová / kábel štvorcový tvar / otvorený koniec 2-pólový / 2-žilový
Káblové usporiadanie	2x0,25
Priemer kábla	3,4 mm
Dĺžka kábla	10 m
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventilu so samoreznou skrútkou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)
Materiálová informácia pre zverné kontakty	bronz