


Prípojovací blok MHP1-PR6-3

číslo dielca: 197193

FESTO

pre ventily s čiastočnými závitmi MHP1-...-HC/TC

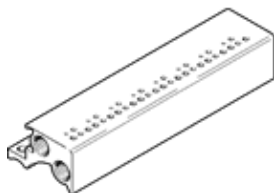

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	6
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	M7
Pneumatická prípojka 3	M7
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina