


# Prípojovací blok MHP1-PR10-3-PI-PCB

číslo dielca: 197246

FESTO

pre montáž na kartu plošných spojov ventilov s čiastočnými závitmi  
MHP1-...-PI

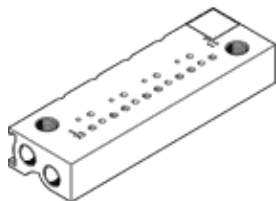

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	10
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 3	M5
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina