


# Batériový blok MHA1-PR6-3-PI-PCBM

číslo dielca: 197254

FESTO

pre montáž ventilov MHA1-....-PI na plošné spoje s pneumatickým multipólom.

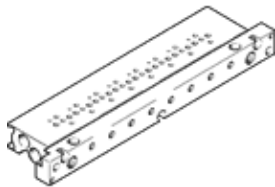

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	6
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M3
Pneumatická prípojka 3	M5
Materiál prípojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina