


# Upínacie púzdro EAMH-110-11-C34

číslo dielca: 2429555

FESTO

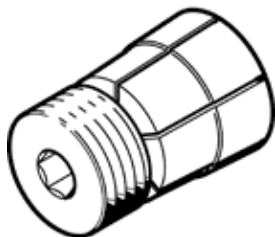

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	110
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	32,2 kgmm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	233 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS