


# Konštrukčná zostava adaptéra DHAA-G-E7-80-B17-14

číslo dielca: 2810619

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodateľný do 2020. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO

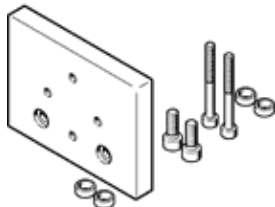

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	14
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Hmotnosť výrobku	160 g
Typ upevnenia	s priebežnou dierou a skrutkou s centrovacím puzdrom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky adaptéra	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál centrovacích prvkov	Oceľ