

 

elektromagnetický ventil

JMZH-5/2-M3-L-LED

číslo dielca: 30195

FESTO

so centrálnym násuvným prípojom

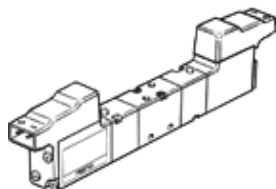

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok	80 l/min
Pracovný tlak	2 ... 7 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Spôsob ochrany	IP40 so zásuvkou
Menovitá hodnota	1,5 mm
Druh riadenia	predregulovaný
Čas prepnutia	6 ms
Spínacia doba	100%
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: 0,55W
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	55 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	prípájacia platňa M3
Pneumatická prípojka 2	prípájacia platňa M3
Pneumatická prípojka 3	prípájacia platňa M3
Pneumatická prípojka 4	prípájacia platňa
Pneumatická prípojka 5	prípájacia platňa
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odlíatok