


# vodiaca jednotka

## FEN-80- -KF

číslo dielca: 33488

FESTO

Výbehový typ: Dostupný do 2008

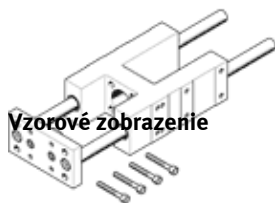

### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Zdvih	10 ... 500 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Posuvná sila	40 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	80 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	10.430 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálová informácia pre vodiace prvky	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný