


# Zásuvka spojky KDS6-1/4-A

číslo dielca: 531647  
Výbehový typ

FESTO

samouzatvárací, pre bezpečnostnú spojku podľa ISO 4414  
Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.

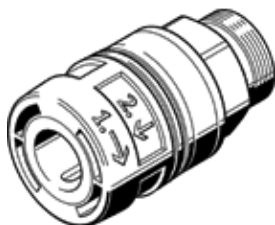

## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                      |
|---|--|
| Menovitá hodnota                          | 8 mm   |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,5 ... 12 bar                              |
| Štandardný menovitý prietok               | 1.611 l/min                                  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                 |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C                                |
| Osvedčenie                                | BIA<br>TÜV                                   |
| Menovitý uťahovací moment                 | 9,5 Nm                                       |
| Tolerancia pre menovitý uťahovací moment  | ± 15 %                                       |
| Hmotnosť výrobku                          | 93 g   |
| Pneumatická prípojka 1                    | vonkajší závit G1/4                          |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                 |