

Zástrčka spojky KSS6-CK-13


číslo dielca: 531699

Výbehový typ

pre samouzatváracie bezpečnostné spojky podľa ISO 4414

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO

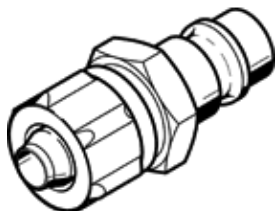

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7,85 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	1.697 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	BIA TÜV
Hmotnosť výrobku	50 g
Pneumatická prípojka 1	CK-13
Materiálový údaj	zhoda s RoHS