 



výkyvný pohon DRQD-16-180-YSRJ-A-AL-FW

číslo dielca: 540454

FESTO

na rozoznanie polohy s nastaviteľnými tlmičmi nárazov a ozubeným prevodom na vyrovnanie vôle. Prípoj tlakového vzduchu zľava.

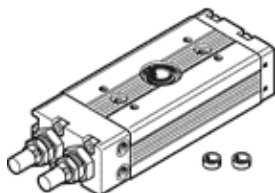

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	-20 ... 6 deg
Uhol otáčania	0 ... 180 deg
Tlmenie	Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky, nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	1,8 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Krútiaci moment pri 6 baroch	1,6 Nm
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skríňu	Hliník