


Priestorový portál DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

číslo dielca: 543034

FESTO

skladá sa z elektrických osí s ozubeným remeňom a kladkovým vedením a zvislého kompaktného pohonu s vedením. Presné a vysokodynamické polohovanie. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.

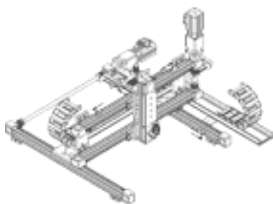

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priestorový portál 2.0
Užitočná záťaž	0 ... 4 kg
Pohon, os Z	SLT-20
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	0 ... 200 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	2x DGE-25-ZR-RF
Druh pohonu, os Y	elektrický pohon s ozubeným remeňom a s gulôčkovým vedením 2x
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 1.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,1 mm
Pohon, os X	DGE-25-ZR-RF
Druh pohonu, os X	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s kladkovým vedením
Medzipoloha, os X	ktorýkoľvek
Zdvih, os - X	0 ... 3.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X	± 0,1 mm