

elektromagnetický ventil

 

MFHB-4-1/4

FESTO

číslo dielca: 546054

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

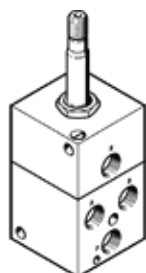

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|-------------------------------|
| Funkcia ventilu | 4/2 monostabilný |
| Typ ovládania | elektrický |
| Štandardný menovitý prietok | 600 l/min |
| Pracovný tlak | 2 ... 8 bar |
| Konštrukčné vyhotovenie | Tanierová podložka |
| spôsob návratnosti | mechanická pružina |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Menovitá hodnota | 6,5 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ručné pomocné ovládanie | s aretáciou |
| Čas vypnutia | 23 ms |
| Čas zapnutia | 16 ms |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -5 ... 40 °C |
| Hmotnosť výrobku | 725 g |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 84 | M5 |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 4 | G1/4 |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliník eloxovaný |