


Škrtiaci spätný ventil VFOV-LE-G18-Q4

číslo dielca: 549155

FESTO

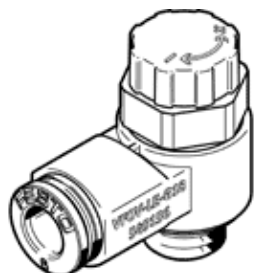

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie odfukovaného vzduchu
Pneumatická prípojka 1	QS-4
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Typ ovládania	manuálny
Nastaviteľný prvok	Otočná hlavica
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	0 ... 260 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	130 ... 230 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	0 ... 325 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	300 ... 410 l/min
Teplota skladovania	-10 ... 40 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	10 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia, otočný hlava	PA - zosilnený
Materiálová informácia, Dutá skrutka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre kyvné pripojenie	PA - zosilnený