


# Spojovací kábel NEBS-L2G5-K-5-LE5

číslo dielca: 570918

FESTO

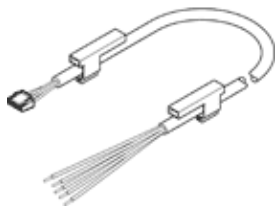

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie Podmienky testovania na vyžiadanie
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1 A
Stupeň znečistenia	2
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, pravouhlý tvar L2, 5-pólová
Elektrický prípoj 2	voľný koniec, 5-žil
Káblové usporiadanie	5 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Priemer kábla	4,1 mm
Dĺžka kábla	5 m
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm <sup>2</sup>
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	modrý hnedá šedý čierny biely
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia, Izolačné púzdro	PP
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC