


Vertikálna napájacia doska VABF-L1-P3A3-G18

Číslo dielu: 574593

FESTO

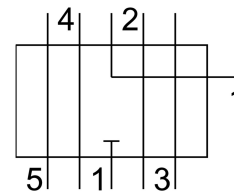

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	16 mm
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.65 Nm
Hmotnosť výrobku	350 g
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina