


# Tlmič nárazov DYEF-G8-S-M12-Y1

Číslo dielu: 8159475

FESTO

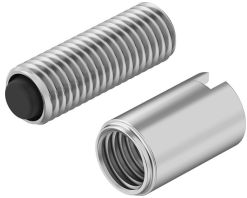

## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M12
Zdvih	1.2 mm
Tlmenie	obojsmerné elastické tlmiace krúžky/doštičky bez kovového pevného dorazu
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	1.2 mm
Max. ťahovací moment	5 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.35 J
Hmotnosť výrobku	41 g
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ