


Spojka EAMD-67-60-40-32X32-U

číslo dielca: 8164978

FESTO

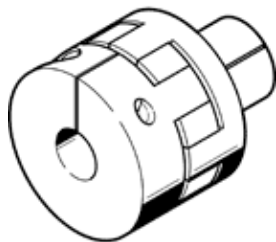

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	40 mm
Priemer držiaka 2	32 mm
Velkosť	67
Menovitá dĺžka	60 mm
montážna poloha	ľubovlný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	402 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	200 Nm
Hmotnosť výrobku	733 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS