


Blažilnik
DYEF-M5-Y1
Številka dela: 1179818

FESTO

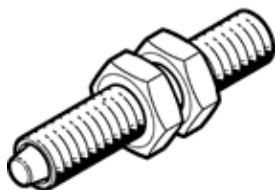

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M5
Gib	1,5 mm
Dušenje	P-dušenje brez kovinskega fiksnega prislona
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	0,8 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	1,5 mm
Maks. poraba energije na gib	0,05 J
Masa izdelka	3,6 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo