


# Vodilna enota FENG-4"- -GF

Številka dela: 151745

FESTO

z drsnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

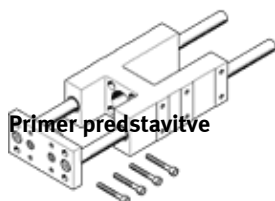

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4"
Gib	0,4 ... 20 "
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Drsno vodilo
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Sila za premik	70 N
Dodatek mase na 10 mm giba	70 g
Osnovna masa za 0 mm giba	13.420 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Material, vodilni element	visokolegirano jeklo
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje