


Y-vtično navojni priključek QSY-1/4-5/16-U

Številka dela: 153743

FESTO

360° vrtljiv, zunanji navoj z zunanjim šestrobom.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.

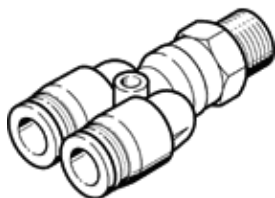

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	4,6 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	14 Nm
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek, napajanje	Zunanji navoj NPT1/4-18
Pnevmatični priključek, izhod	za cevi z zunanjim premerom 5/16"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno