

Vtična tulka QSH-1/2-3/8-U


Številka dela: 153827

FESTO

zmanjšan.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.

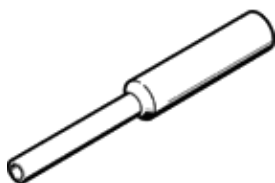

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Enota pakiranja | 1 |
| Konstruktivska zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak Vakuum |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dovoljenje | Germanischer Lloyd |
| Masa izdelka | 2 g |
| Pnevmatični priključek | Vtična tulka QS-3/8" Vtična tulka QS-1/2" |
| Barva sprostivnega obroča | siva |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu ohišja | PBT |