


 
Linearni pogon DGPL-1 5/8"- -PPV-A-GF-B

Številka dela: 162934

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z oblikovno zvezo med batom in sojemnikom in obojestransko nastavljivim dušenjem v končnih legah.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

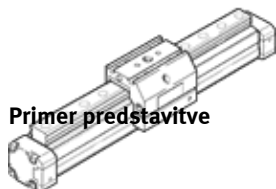

Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 ... 3.000 mm
Premer bata	1 5/8"
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih Blažilnik, trda karakteristika
Vodilo	Dršno vodilo
Princip sojemala	Oblikovna zveza (zareza)
Obratovalni tlak	1,5 ... 8 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	30 mm
Pnevmatični priključek	NPT1/4-18