
 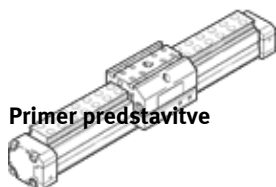


Linearni pogon DGPL-2 1/2"- -PPV-A-KF-B

Številka dela: 162945

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z oblikovno zvezo med batom in sojemnikom in obojestransko nastavljivim dušenjem v končnih legah.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------|---|
| Gib | 10 ... 3.000 mm |
| Premer bata | 2 1/2" |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih Blažilnik, trda karakteristika |
| Vodilo | Kroglična vodila |
| Princip sojemala | Oblikovna zveza (zareza) |
| Obratovalni tlak | 1,5 ... 8 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dolžina dušenja | 30 mm |
| Pnevmatični priključek | NPT3/8-18 |