


Priključni kabel KVIA-MPPE-5

Številka dela: 163882

FESTO

za proporcionalne ventile

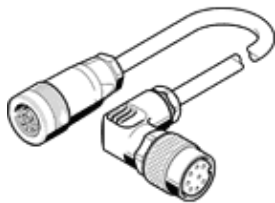

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	z objemno matico
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	352 g
Električni priključek	Vtič, raven / vtičnica, kotna
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	1 A
Dolžina kabla	5 m
Premer kabla	8 mm
Struktura kabla	6x0,25
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Material, oplasčenje kabla	PVC
Material, ohišje	PBT
Material, vtični kontakti	Bron posrebrn in pozlačen