
 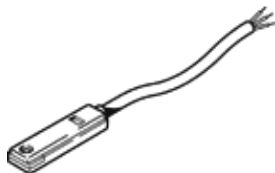


# Mejno stikalo SMT-8-NS-K-LED-24-B

Številka dela: 171180

FESTO

električen, brezkontakten, NPN, za pogone s T-utorom, s kablom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za T-utor
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	C-Tick
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 1 ms
Čas izklopa	≤ 0,8 ms
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklopna moč DC	3 W
Padec napetosti	≤ 1,5 V
Zaostali tok	0,002 mA
Kratkostična odpornost	da
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel 3-žilni
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR
Način pritrditve	vpet v T-utor vstavljen vzdolžno v utor
Pritezni moment	0,2 Nm
Masa izdelka	30 g
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU) visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67