


# Aksialni sklop EAMM-A-P5-28B-28A

Številka dela: 1731474

FESTO

primeren za električne pogone.

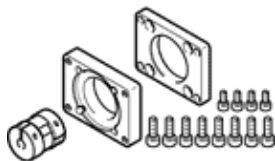

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1,1 Nm
Masa izdelka	40 g
Koda vmesnika aktuatorja	P5-28B
Koda vmesnika, motor in	28A
Koda vmesnika ohišja sklopke	28B
Opomba o materialu	Ustreza RoHS