

# Magnetni ventil

 

## CPA14-M1H-5/3-BS

Številka dela: 173944  
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

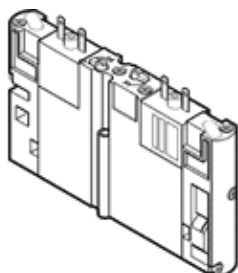

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/3 napajan
Način vklopa	električni
Širina	14 mm
Normalni imenski pretok	550 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Imenska velikost	5 mm
Funkcija izpuha	ni dušen
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	s priborom, zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Smer pretoka	ni reverzibilen
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
b vrednost	0,27
C-vrednost	2,5 l/sbar
Čas preklopa izključen	39 ms
Čas preklopa vključen	13 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij