 



# Mejno stikalo SMT-8-PS-S-LED-24-B

Številka dela: 175484

FESTO

električen, brezkontakten, PNP, za pogone s T-utorom, z vtičem M8.

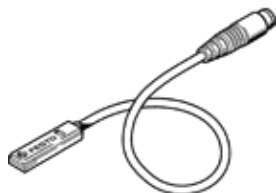

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za T-utor
Dovoljenje	C-Tick
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 0,2 ms
Čas izklopa	≤ 0,5 ms
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklopna moč DC	3 W
Padec napetosti	≤ 1,8 V
Zaostali tok	≤ 0,1 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel z vtičem M8x1 3-polni
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	0,3 m
Lastnost vodnika	Standarden
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR
Način pritrditve	vpet v T-utor vstavljen vzdolžno v utor
Maks. pritezni moment	0,2 Nm
Masa izdelka	10 g
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) TPE-U(PU) visokolegirano jeklo, nerjavno nikljan
Príkaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67