


Priključni kabel KMP1-02-II-14-10

Številka dela: 175661
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok IIMP-02, konfekcioniran za 12 do 14 ventilskih mest,
dolžina 10 m

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.

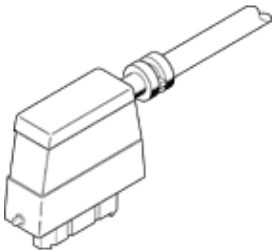

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 300 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Masa izdelka	11.300 g
Električni priključek	72-polni Priključnica
Struktura kabla	65 x 0,75 mm ²
Premer kabla	22 mm
Dolžina kabla	10 m
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Lahka tlačna zlitina
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PE
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren