


# Adsorbcijski sušilnik LDF-H3-N1/4-24

Številka dela: 185678

FESTO

za suh in čist stisnjen zrak.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

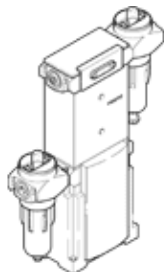

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Vstopni tlak 1	4 ... 10,5 bar
Atmosfersko rosišče	-40 °C
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okolice	2 ... 50 °C
Masa izdelka	9.200 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	činkova tlačna litina